


# 1.5GT

〈ピッチ:1.5mm〉

## ● ベルト歯形寸法

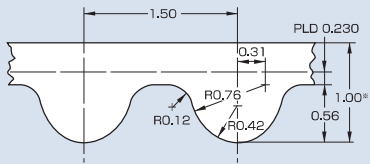

※ガラスファイバー構成は1.10となります。

## ● ベルト呼称例

### 150-1.5GT-3

幅(mm)  
タイプ記号  
ピッチ周長(mm)

## ベルトサイズ一覧表

呼称	ピッチ周長(mm)	歯数	呼称	ピッチ周長(mm)	歯数
40.5-1.5GT	40.50	27	228-1.5GT	228.00	152
45-1.5GT	45.00	30	231-1.5GT	231.00	154
48-1.5GT	48.00	32	232.5-1.5GT	232.50	155
51-1.5GT	51.00	34	240-1.5GT	240.00	160
61.5-1.5GT	61.50	41	246-1.5GT	246.00	164
69-1.5GT	69.00	46	249-1.5GT	249.00	166
70.5-1.5GT	70.50	47	252-1.5GT	252.00	168
72-1.5GT	72.00	48	258-1.5GT	258.00	172
73.5-1.5GT	73.50	49	267-1.5GT	267.00	178
76.5-1.5GT	76.50	51	279-1.5GT	279.00	186
79.5-1.5GT	79.50	53	292.5-1.5GT	292.50	195
81-1.5GT	81.00	54	303-1.5GT	303.00	202
82.5-1.5GT	82.50	55	304.5-1.5GT	304.50	203
85.5-1.5GT	85.50	57	315-1.5GT	315.00	210
87-1.5GT	87.00	58	316.5-1.5GT	316.50	211
90-1.5GT	90.00	60	321-1.5GT	321.00	214
91.5-1.5GT	91.50	61	324-1.5GT	324.00	216
94.5-1.5GT	94.50	63	330-1.5GT	330.00	220
96-1.5GT	96.00	64	339-1.5GT	339.00	226
97.5-1.5GT	97.50	65	348-1.5GT	348.00	232
100.5-1.5GT	100.50	67	360-1.5GT	360.00	240
103.5-1.5GT	103.50	69	364.5-1.5GT	364.50	243
109.5-1.5GT	109.50	73	366-1.5GT	366.00	244
112.5-1.5GT	112.50	75	373.5-1.5GT	373.50	249
114-1.5GT	114.00	76	384-1.5GT	384.00	256
123-1.5GT	123.00	82	390-1.5GT	390.00	260
124.5-1.5GT	124.50	83	405-1.5GT	405.00	270
126-1.5GT	126.00	84	427.5-1.5GT	427.50	285
129-1.5GT	129.00	86	432-1.5GT	432.00	288
132-1.5GT	132.00	88	444-1.5GT	444.00	296
135-1.5GT	135.00	90	460.5-1.5GT	460.50	307
136.5-1.5GT	136.50	91	481.5-1.5GT	481.50	321
141-1.5GT	141.00	94	483-1.5GT	483.00	322
145.5-1.5GT	145.50	97	490.5-1.5GT	490.50	327
150-1.5GT	150.00	100	492-1.5GT	492.00	328
153-1.5GT	153.00	102	493.5-1.5GT	493.50	329
156-1.5GT	156.00	104	498-1.5GT	498.00	332
160.5-1.5GT	160.50	107	540-1.5GT	540.00	360
163.5-1.5GT	163.50	109	562.5-1.5GT	562.50	375
165-1.5GT	165.00	110	589.5-1.5GT	589.50	393
168-1.5GT	168.00	112	598.5-1.5GT	598.50	399
174-1.5GT	174.00	116	630-1.5GT	630.00	420
175.5-1.5GT	175.50	117	642-1.5GT	642.00	428
178.5-1.5GT	178.50	119	654-1.5GT	654.00	436
181.5-1.5GT	181.50	121	661.5-1.5GT	661.50	441
184.5-1.5GT	184.50	123	678-1.5GT	678.00	452
186-1.5GT	186.00	124	699-1.5GT	699.00	466
189-1.5GT	189.00	126	744-1.5GT	744.00	496
190.5-1.5GT	190.50	127	762-1.5GT	762.00	508
195-1.5GT	195.00	130	811.5-1.5GT	811.50	541
199.5-1.5GT	199.50	133	820.5-1.5GT	820.50	547
202.5-1.5GT	202.50	135	829.5-1.5GT	829.50	553
204-1.5GT	204.00	136	891-1.5GT	891.00	594
207-1.5GT	207.00	138	931.5-1.5GT	931.50	621
210-1.5GT	210.00	140	1008-1.5GT	1008.00	672
213-1.5GT	213.00	142			
216-1.5GT	216.00	144			
217.5-1.5GT	217.50	145			
219-1.5GT	219.00	146			
225-1.5GT	225.00	150			

注)周長1008.0mmで幅2.5mm以下のベルトは製作できません。